


## Schraubdübel M6

- mit Holzschraubenschaft und Gewinde M6

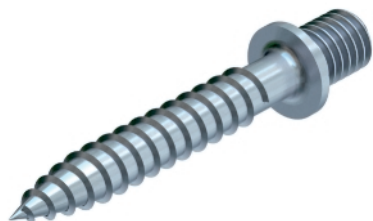

Typ	Gewinde- länge	Maß D mm	Maß L mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
985 M6 25	–	4,3	25	100	0,412	3133028
985 M6 35	–	4,3	35	100	0,533	3133036

**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Abmessungen

