


## Bodenplatte für ISSOG70140

Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISST70140, ISSOG70140 und ISST70140B.

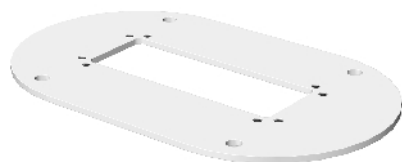

Typ	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
ISSBP70140WA	weißaluminium	1	18,500	6290124
ISSBP70140RW	reinweiß	1	18,500	6290120

**St** Stahl

**FSK** bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

### Abmessungen

