


Leitungshalter mit Scharnier-Überleger Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe

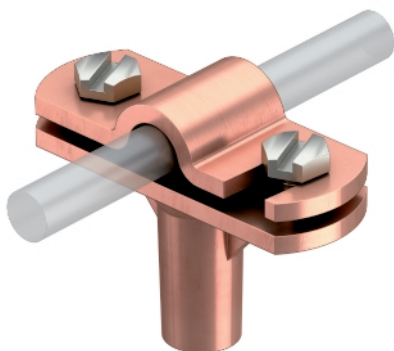

- mit Innengewinde (G)
- Scharnier-Überleger zur schnellen Schwenkmontage
- Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
- Montagehöhe 30 mm

Typ	Passung mm	Ge- winde	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
168 DIN-K-M8	Rd 8-10	M8	20	8,440	5229383

Zn Zinkdruckguss

Cu verkupfert

Abmessungen

