


## Kanaleinheit für GES6, Höhe 60-110 mm

Mit verschraubbaren Geräteeinbaudeckeln mit je einer Einbauöffnung für eine Einbaueinheit der Nenngröße 6.

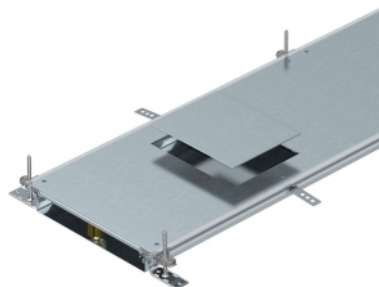

Typ	Breite mm	Länge mm	Kanal- höhe mm	Abdeck- ungen St.	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
<b>OKA-W4006050D6</b>	400	2400	60-110	3	2,4	1785,400	<b>7424662</b>

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Abmessungen

