


Mobilfunkrinne MFR

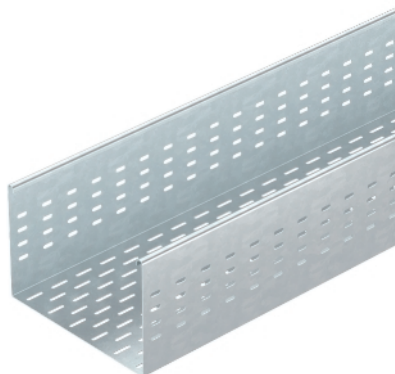


MFR = Mobilfunkrinne
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Typ	Breite mm	Blech- stärke mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
MFR 220 FT	200	1,5	3	721,467	6083056
MFR 230 FT	300	1,5	3	825,767	6083060
MFR 240 FT	400	1,5	3	930,066	6083064

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Abmessungen

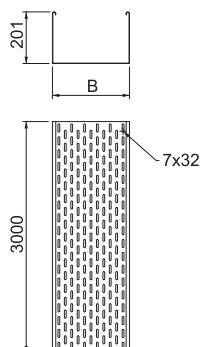

Typ	Länge mm	Maß B mm	Nutz- quer- schnitt cm ²
MFR 220 FT	3000	200	400
MFR 230 FT	3000	300	600
MFR 240 FT	3000	400	800