


## Verbindungsplatte T-Form

Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur T-förmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

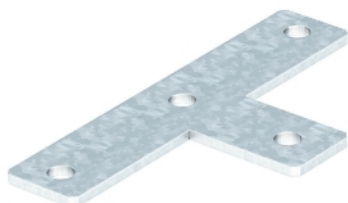

Typ	Material- stärke mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
GMS 4 VP T G	5	10	40,000	1124615
GMS 4 VP T FT	5	10	41,000	1124655
GMS 4 VP T A2	4	10	30,200	1124695
GMS 4 VP T A4	4	10	30,200	1124735

**St** Stahl **V2A** Edelstahl, rostfrei A2 **V4A** Edelstahl, rostfrei A4

**G** galvanisch verzinkt **FT** tauchfeuerverzinkt

### Abmessungen

