
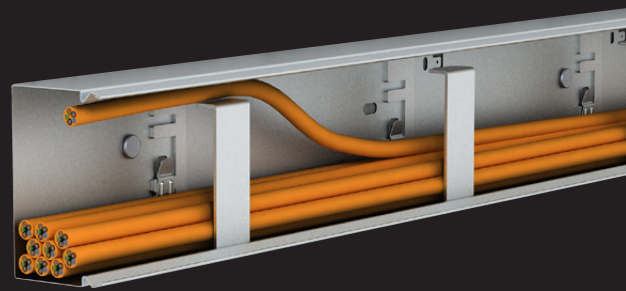


Zuverlässiger Schutz für Kabel und Leitungen

Leitungsführungskanäle LKM

 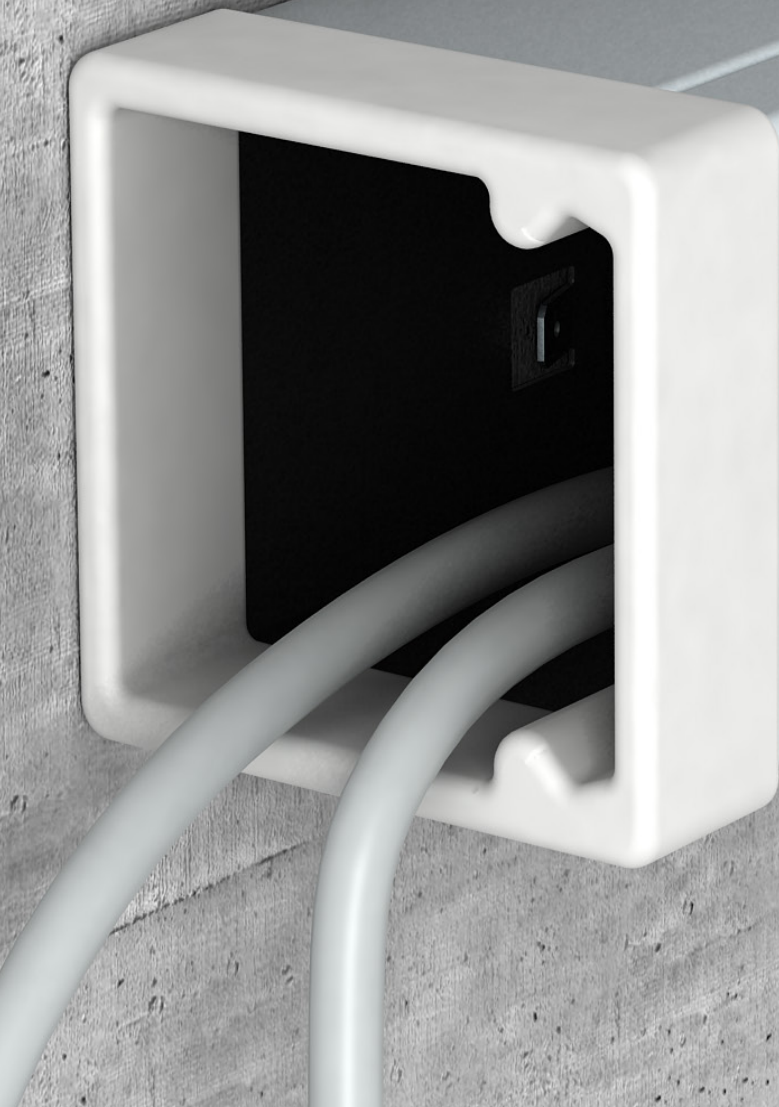


Die Kanäle vom Typ LKM 20030FS und 60100FS sind als kabelspezifische Verlegeart für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft.

E30

E90

- Lieferbar in 10 verschiedenen Kanalgrößen in den Oberflächen FS bandverzinkt, FSK bandverzinkt und kunststoffbeschichtet in reinweiß.
- Der Potentialausgleich zwischen Ober- und Unterteil sowie unter den Kanallängen ist ohne den Einsatz zusätzlicher Verbindungsleitungen gewährleistet.
- Zubehör für eine senkrechte und waagerechte Montage sowie für die Montage an der Decke erhältlich.

Kanal	Stoßstellenverbinder	Inneneck	Außeneck	T-Stück	Flachwinkel	Endstück	Kantenschutzring	Trennwand	Leitungshalter	Kanalkammer
 LKM 20020 Kanalthöhe 24 mm, Kanalbreite 20 mm	 6247 43 1						 6249 84 2			
	 6246 96 6  6248 46 2									
 LKM 20030 Kanalthöhe 24 mm, Kanalbreite 30 mm	 6247 43 4						 6249 84 4			
	 6246 97 4  6248 47 0									
 LKM 30030 Kanalthöhe 30 mm, Kanalbreite 30 mm	 6247 43 4						 6249 84 5			
	 6246 98 2  6248 48 2									
 LKM 40040 Kanalthöhe 40 mm, Kanalbreite 40 mm	 6247 45 8	 6247 65 2  6249 16 7	 6247 56 3  6249 08 6	 6247 72 5  6249 25 6	 6247 49 0  6248 99 3	 6247 88 1  6249 41 8	 6249 84 6			
	 6246 99 0  6248 49 7									
 LKM 40060 Kanalthöhe 44 mm, Kanalbreite 60 mm	 6247 45 8	 6247 66 0  6249 17 5	 6247 57 1  6249 09 4	 6247 73 3  6249 26 4	 6247 50 4  6249 00 0	 6247 90 3  6249 42 6	 6249 84 8		 6249 90 6	
	 6247 01 6  6248 51 9									
 LKM 60060 Kanalthöhe 64 mm, Kanalbreite 60 mm	 6247 46 6	 6248 12 8  6249 61 2	 6248 04 7  6249 55 8	 6248 18 7  6249 67 1	 6248 98 9  6249 48 5	 6248 28 4  6249 79 5	 6249 85 0		 6249 90 6	
	 6247 09 1  6248 60 8									
 LKM 60100 Kanalthöhe 64 mm, Kanalbreite 100 mm	 6247 46 6	 6248 14 4  6249 63 9	 6248 06 3  6249 57 4	 6248 20 9  6249 70 1	 6248 00 4  6249 81 7	 6248 30 6  6249 81 7	 6249 85 2	 6249 87 6	 6249 92 2	 6249 88 4
	 6247 11 3  6248 62 4									
 LKM 60150 Kanalthöhe 64 mm, Kanalbreite 150 mm	 6247 46 6	 6248 15 2  6249 64 7	 6248 07 1  6249 58 2	 6248 21 7  6249 72 8	 6248 01 2  6249 51 5	 6248 31 4  6249 82 5	 6249 85 4	 6249 87 6	 6249 96 5	 6249 88 8
	 6247 14 8  6248 64 0									
 LKM 60200 Kanalthöhe 64 mm, Kanalbreite 200 mm	 6247 46 6	 6248 16 0  6249 65 5	 6248 09 8  6249 59 0	 6248 22 5  6249 73 6	 6248 02 0  6249 52 3	 6248 32 2  6249 83 3	 6249 85 6	 6249 87 6	 6249 96 5	 6249 88 8
	 6247 16 4  6248 66 7									
 LKM 80080 Kanalthöhe 80 mm, Kanalbreite 80 mm	 6247 47 2	 6248 33 6  6249 43 6	 6248 33 2  6249 43 2	 6248 34 0  6249 45 0	 6248 32 8  6249 42 8	 6248 34 4  6249 45 4	 6249 86 5	 6249 88 0		
	 6247 19 4  6248 69 4									

Stahl, pulverbeschichtet reinweiß
 Stahl, galvanisch verzinkt
 Edelstahl, rostfrei
 E Funktionseinhalt gepöppt