


Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80 GK, Kunststoff

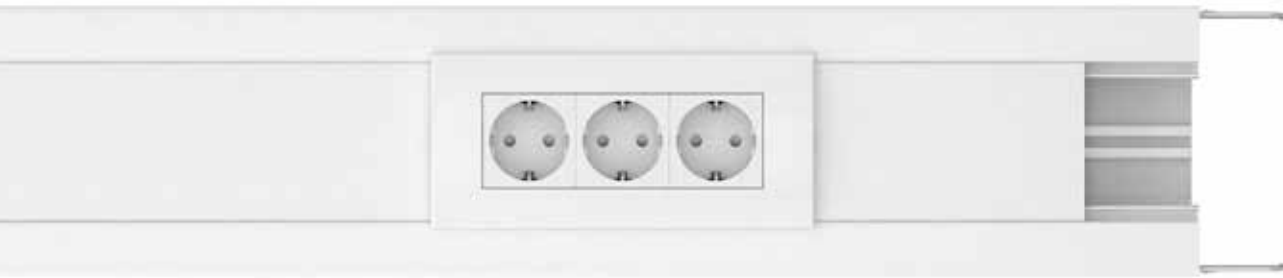

	Geräteeinbaukanal*	Kanaloberteil, glatt	Außeneckhaube variabel	Außeneck	Außeneckoberteil, glatt	Flachwinkelhaube	Flachwinkel	Flachwinkeloberteil, glatt	Inneneckhaube variabel	Inneneck	T-Stück	Endstück	Trennsteg	Kanalklammer	Kupplung	
GK70110	Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 110 mm 	6274 30 0	6278 68 0	6274 21 0	6274 31 0	6274 79 0	6274 22 0	6274 32 0	6274 49 0	6274 24 0	6274 34 0	6274 36 0	6274 37 0	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 30 1	6278 68 1	6274 21 1	6274 31 1	6274 79 1	6274 22 1	6274 32 1	6274 49 1	6274 24 1	6274 34 1	6274 36 1	6274 37 1	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 30 2	6278 68 2	6274 21 2	6274 31 2	6274 79 2	6274 22 2	6274 32 2	6274 49 2	6274 28 2	6274 34 2	6274 36 2	6274 37 2	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
GK70130	Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 130 mm 	6274 50 0	6278 68 0	6274 41 0	6274 51 0	6274 79 0	6274 42 0	6274 52 0	6274 49 0	6274 44 0	6274 54 0	6274 56 0	6274 57 0	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 50 1	6278 68 1	6274 41 1	6274 51 1	6274 79 1	6274 42 1	6274 52 1	6274 49 1	6274 44 1	6274 54 1	6274 56 1	6274 57 1	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 50 2	6278 68 2	6274 41 2	6274 51 2	6274 79 2	6274 42 2	6274 52 2	6274 49 2	6274 44 2	6274 54 2	6274 56 2	6274 57 2	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
GK70170	Kanalhöhe 70 mm, Kanalbreite 170 mm 	6274 70 0	6278 68 0	6274 61 0	6274 71 0	6274 79 0	6274 62 0	6274 72 0	6274 49 0	6274 64 0	6274 74 0	6274 76 0	6274 77 0	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 70 1	6278 68 1	6274 61 1	6274 71 1	6274 79 1	6274 62 1	6274 72 1	6274 49 1	6274 64 1	6274 74 1	6274 76 1	6274 77 1	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0
		6274 70 2	6278 68 2	6274 61 2	6274 71 2	6274 79 2	6274 62 2	6274 72 2	6274 49 2	6274 64 2	6274 74 2	6274 76 2	6274 77 2	6274 90 0	6288 64 0	6274 65 0

Farben: reinweiß cremeweiß lichtgrau * Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert | Unser umfangreiches Gesamtsystem finden Sie in unserem Leitungsführungs-Systeme-Katalog.

Übersicht Geräteeinbau

Modul 45 Steckdosen-einheit ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit mit Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit mit Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit mit Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit mit Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit mit Beschriftungsfeld	Modul 45 Steckdosen-einheit mit Beschriftungsfeld	Überspannungsschutz-Modul	CEE-Geräteeinbaudose	
Typ	SDE-RW D0RW1	SDE-RW D0RT1	SDE-RW D0RW2	SDE-RW D0RT2	SDE-RW D0RW3	SDE-RW D0RT3	SDE-RW D0RW1B	SDE-RW D0RT1B	SDE-RW D0RW2B	SDE-RW D0RT2B	SDE-RW D0RW3B	SDE-RW D0RT3B	ÜSM-A	71GDCEE16
Ausführung	1-fach	1-fach	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach	1-fach	1-fach	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach		16 A
Farbe	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot		graphitschwarz
Art.-Nr.	6119 40 1	6119 40 3	6119 40 7	6119 40 9	6119 41 4	6119 41 3	6119 42 1	6119 42 3	6119 42 7	6119 42 9	6119 43 3	6119 43 5	5092 45 1	6119 48 3

Modul 45 Geräteeinbaudose	Modul 45 Geräteeinbaudose	Modul 45 Geräteeinbaudose	Modul 45 Steckdose 0°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 0°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 0°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 0°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 0°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 0°, Schutzkontakt	Modul 45 Wechsel-schalter	Modul 45 Wechselschalter	Modul 45 Wechsel-taster	Modul 45 Rolladen-schalter	Modul 45 Rolladen-taster	
Typ	71GD8-2	71GD13	71GD9-2	STD-D0 RW1	STD-D0 SRO1	STD-D0 RW2	STD-D0 SRO2	STD-D0 RW3	STD-D0 SRO3	WS-UB RW1	WS-UB RW0.5	TA-WB RW1	RS-BS RW1	RT-BS RW1
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	1-fach	1-fach	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach	1 Modul	1/2 Modul	1 Modul	1 Modul	1 Modul
Farbe	eisengrau	eisengrau	eisengrau	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	signalrot	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß
Art.-Nr.	6288 56 9	6288 58 3	6288 57 9	6120 00 8	6120 01 4	6120 02 2	6120 02 8	6120 04 2	6120 04 8	6120 93 2	6120 92 0	6120 96 6	6120 95 0	6120 98 0

Modul 45 Montageträger	Modul 45 Montageträger	Modul 45 Montageträger	Modul 45 Datentechnik-träger, Typ RM	Modul 45 Datentechnik-träger, Typ RM	Datenanschluss-modul RJ45 Kat. 6	
Typ	71MT1 45	71MT2 45	71MT3 45	DTG-2RM RW1	DTS-2RM RW1	ASM-C6 G
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	Auslass gerade	Auslass schräg	Kat. 6
Farbe	eisengrau	eisengrau	eisengrau	reinweiß	reinweiß	
Art.-Nr.	6288 57 2	6288 57 6	6288 57 4	6119 29 2	6119 29 8	6117 32 9

Modul 45 Abdeckrahmen ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen ohne Beschriftungsfeld	Modul 45 Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld	
Typ	AR45-F1 RW	AR45-BF1 RW	AR45-F2 RW	AR45-BF2 RW	AR45-F3 RW	AR45-BF3 RW
Ausführung	1-fach	1-fach	2-fach	2-fach	3-fach	3-fach
Farbe	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß
Art.-Nr.	6119 32 2	6119 33 2	6119 34 2	6119 35 2	6119 37 2	6119 38 2

Standard Geräteeinbaudose 2	Standard Geräteeinbaudose 2	Standard Montageträger Datentechnik	Standard Abdeckrahmen	
Typ	71GD6	71GD7	71MTD	AR50-F1 RW
Ausführung	1-fach	2-fach	1-fach	1-fach
Farbe	eisengrau	eisengrau	eisengrau	reinweiß
Art.-Nr.	6288 61 0	6288 61 1	6288 57 7	6119 39 2

Antennendose, 1 Modul, TTV/Radio/SAT, Einzeldose	Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung	VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	USB-3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	USB-Charger, 1 Modul, 2 USB-Buchsen, max. 2,1 A Ladestrom	
Typ	ANT-3E RW1	MTS-2R F RW1	MTS-VGA F RW1	MTS-HD F RW1	1 Modul, Auslass	MTG-2UC2.1 RW1
Ausführung						
Farbe	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß	reinweiß
Art.-Nr.	6105 28 2	6105 07 8	6104 67 0	6104 83 8	6104 93 4	6105 30 0

Weitere Datentechnikträger für die Hersteller Leoni Kerpen, Telegärtner, AMP TYCO, Brand-Rex, Nexans, BTR, Dätwyler, Corning, R&M, Rutenbeck und Avaya finden Sie in unserem Leitungsführungs-Systeme-Katalog im Kapitel Geräteeinbau.

Unser umfangreiches Gesamtsystem finden Sie in unserem Einbaugeräte- und Leitungsführungs-Systeme-Katalog.

www.obo.de