

Technisches Datenblatt

Flachwinkel 0711

Art.-Nr. 7216606

OBO
BETTERMANN



St Stahl
L lackiert


Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 0711 als Flachwinkel bei direkter Wand- und Deckenmontage. Inklusive eingeklebten Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.

Produktbeschreibung

Stammdaten

Art.-Nr.	7216606
Typ	BSKM-FW 0711RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	für Wand- und Deckenmontage
Dimension	70x110
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	lackiert
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	L
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	116,30 kg/100 St.

Technische Daten

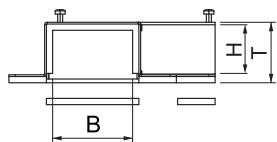

Maß A	209,00 mm
Maß B	110,00 mm
Maß H	70,00 mm
Maß d	144,00 mm
Maß h	70,00 mm
Maß T	78,00 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	sonstige
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	120
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Trennwände möglich	<input type="checkbox"/>
Ummantelung	Stahl
Werkstoff des Isoliermaterials	sonstige

Technisches Datenblatt

Flachwinkel 0711

Art.-Nr. 7216606



Technische Daten

Winkel des Bogens | 90,00 °