


# Technisches Datenblatt

## Gegenplatte für Inneneck 1025

Art.-Nr. 7216445

**OBO**  
BETTERMANN

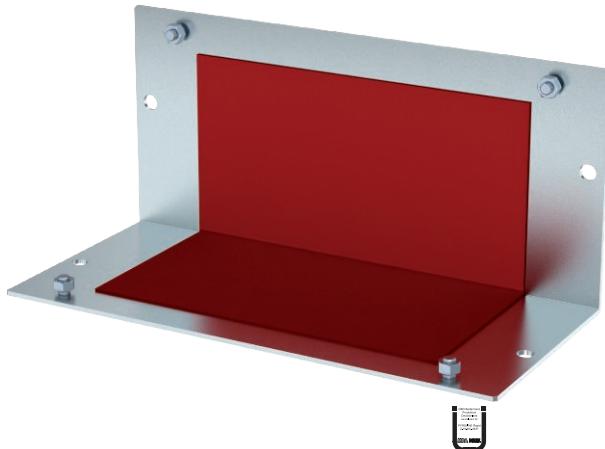


Adapterplatte für abgehängte Montage der Inneneckhaube BSKM-IE 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Muttern.

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7216445
Typ	BSKM-GI 1025 FS
Bezeichnung 1	Gegenplatte Inneneck
Bezeichnung 2	für abgehängte Montage
Dimension	100x250
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	275,80 kg/100 St.

### Technische Daten

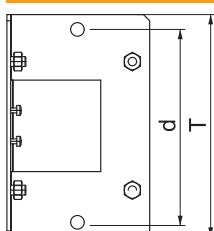

Maß A	165,00 mm
Maß d	336,00 mm
Maß T	360,00 mm
Art des Zubehörs für Brandabschottung	Gegenplatte für Inneneck

