

Technisches Datenblatt

Montageplatte für FireBox T-Serie

Art.-Nr. 7205484

OBO
BETTERMANN




Montageplatte zur Befestigung von Kabelabzweigkästen der FireBox T-Serie (mit Außenbefestigung) an Kabelrinnen bzw. -leitern mit einer Seitenhöhe von 60 mm. Die abgewinkelte Bauform aus durch Sicken verstärktem Stahlblech ermöglicht die sichere Montage der Funktionserhaltkabel, ohne das Kabel über den Seitenholm biegen zu müssen.

- St** Stahl
DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Art.-Nr.	7205484
Typ	MP T616
Bezeichnung 1	Montageplatte FireBox T160
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Dimension	220x63x159
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	34,50 kg/100 St.

Technische Daten

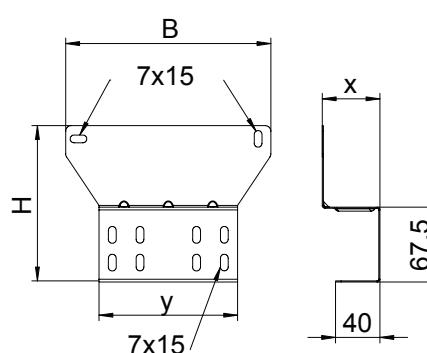

Breite	220,00 mm
Höhe	159,00 mm
Maß B	220,00 mm
Maß H	159,00 mm
Maß x	63,00 mm
Maß y	165,00 mm
Ausführung	horizontal
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>