


# Műszaki adatlap

## Kábelhágcsó SLM 50

Rend. sz. 6010006

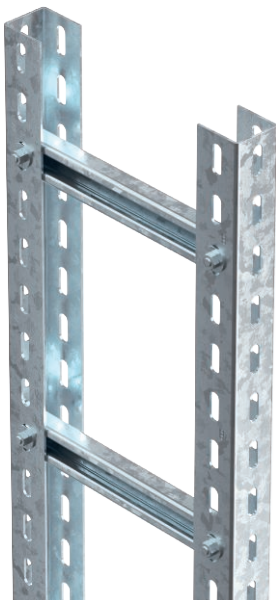

Nehéz kábelhágcsó-rendszer az MSZE 24102/DIN 4102-12 szerinti tűzálló kábelrendszerek kialakításához. Engedélyezett bilincs típus 2056U/M. A szállítás nem összeszerelt állapotban történik.


<b>St</b>	acél
<b>FT</b>	merítetten tűzihorganyzott

Termékleírás, szállítási terjedelem	A C 40 létrafokok és a FRS 8x35 csavarok összeszerelés nélkül kerülnek kiszállításra. Létrafoktávolság: 300 mm
-------------------------------------	--

### Törzsadatok

cikkszám	6010006
típus	SLM50C40F 30 FT
1. megnevezés	kábelhágcsó
2. megnevezés	létrafok-távolság 300 mm
Gyártó	OBO
Méret	300x3000mm
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN ISO 1461
Felület rövidítése	FT
Legkisebb értékesítési egység	3 m
súly	681,67 kg/100 m

### Műszaki adatok

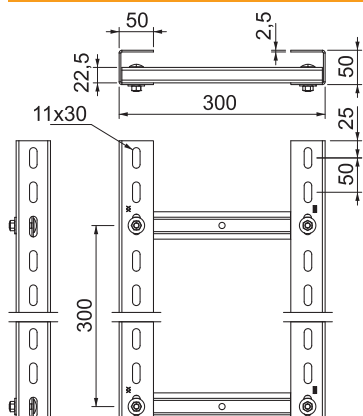

hossz	3.000,00 mm
szélesség	300,00 mm
oldalmagasság	50,00 mm
B méret	300,00 mm
Az oldalfal kivitele	Profil (nyitott)
Létrafokok kivitele	Profil perforálás nélküli
Alkalmos funkciótartáshoz	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozsdamentes acél, pácolt	<input type="checkbox"/>
Oldalperforálás	<input checked="" type="checkbox"/>
Létrafoktávolság	300,00 mm