


Technisches Datenblatt

FireBox T160ED mit Innenbefestigung

OBO
BETTERMANN

Art.-Nr. 7205536

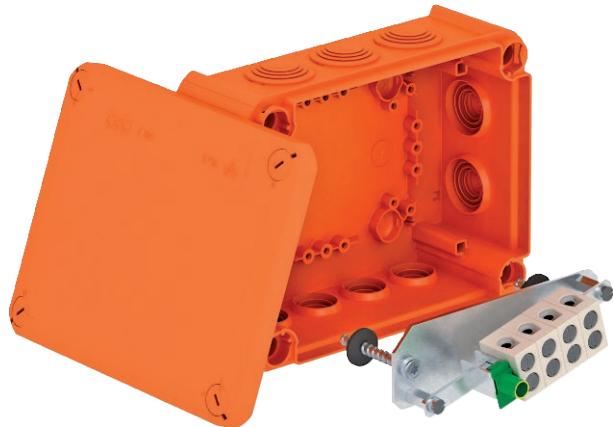

Halogenfreier Kabelabzweigkasten mit vormontierten, weichen Einstechdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90.

Farbe: pastellorange.

Inklusive vormontierter Anschluseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneter Schutzleiterklemme. Lieferung mit 2 Brandschutz-Schraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung. Nennquerschnitt Leistungskabel: max. 16 mm². Maximal 2 starre Kupferleiter 6 mm² pro Klemmstelle. Hohe Schutzzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK05.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Anzahl der Klemmstellen inkl. Schutzleiterklemme
Lichte Innenmaße: 176x135x67 mm



E30 E90 IP 66 E60

PP Polypropylen

Stammdaten

Art.-Nr.	7205536
Typ	T 160 ED 16-5
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Dimension	190x150x77
Farbe	pastellorange
RAL-Nummer	2003
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	62,50 kg/100 St.

Technische Daten

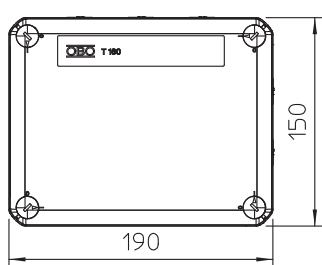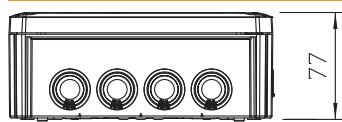

Länge	190,00 mm
Breite	150,00 mm
Höhe	77,00 mm
Lichte Innenmaße	176x135x67 mm
Abmessung LxBxH	190x150x77 mm
Anreichbar	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Einführungen	12
Anzahl der Klemmen	5
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui	690,00 V
Bestückung	Klemme
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführungen	7 x M25 5 x M32
Einführung von Hinten	<input type="checkbox"/>
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Form	rechteckig
Funktionserhalt (ETIM)	E 90
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>
Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Nennquerschnitt	16,00 mm ²

Technisches Datenblatt

FireBox T160ED mit Innenbefestigung

Art.-Nr. 7205536



Technische Daten

Nennspannung	660,00 V
Schutzart	IP66
Plombierbar	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Transparenter Deckel	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständig	<input type="checkbox"/>