


Technisches Datenblatt

Buchsenteil 3-polig, Schraubanschluss

Art.-Nr. 6108057

OBO
BETTERMANN

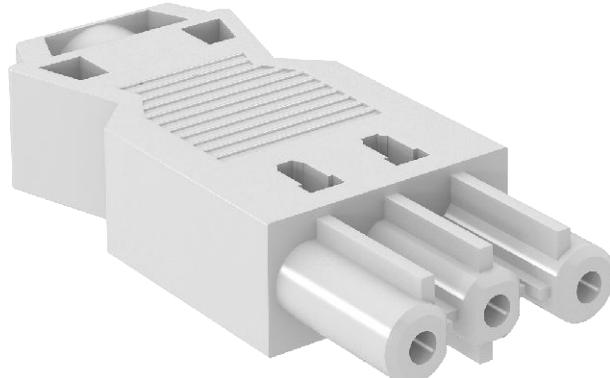

Buchsenteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss, geringe Bauhöhe (kein Steckplatzverlust in Kombination mit Verteilerblöcken), für Querschnitt 0,75 - 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar, für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.

Abmantellänge: 31 mm
Abisolierlänge: 7 mm

Stammdaten

Art.-Nr.	6108057
Typ	BT-S GST18i3p W
Bezeichnung 1	Buchsenteil 3-polig
Bezeichnung 2	Schraubanschluss
Farbe	weiß
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	2,15 kg/100 St.

Technische Daten

