

Technisches Datenblatt

Buchsenteil 3-polig

Art.-Nr. 6108950

OBO
BETTERMANN



Buchsenteil 3-polig, Typ WINSTA® MIDI mit Klemmanschluss.

Ein- und mehrdrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar. Unmontiert mit Zugentlastung und vor Ort konfektionierbar. 250 V, 25 A.

Nennquerschnitt: 2,5 mm²

Abmantellänge: 55 mm


Abisolierlänge: 9 mm

PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	6108950
Typ	BT-WIN 3P SW
Bezeichnung 1	Buchsenteil
Bezeichnung 2	3-polig, WINSTA
Lieferbar ab	14.02.2020
Dimension	76x35x15
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	2,00 kg/100 St.

Technische Daten

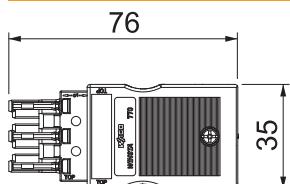

Länge	76,00 mm
Breite	35,00 mm
Höhe	15,00 mm
Art der Verriegelung	im Steckverbinder integriert
Ausführung	Buchse
Einbauvariante	Einbauteil/Steckverbindung
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontaktmaterial	CuSn
Oberflächenbehandlung der Kontakte	sonstige
Mechanische Kodierung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	25,00 A
Polzahl	3
Pol-Kennzeichnung	L, N, PE
Schutzart	IP20
Steckrichtung	gerade