

Technisches Datenblatt

2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1
Kupplung
Art.-Nr. 6105105

OBO
BETTERMANN



PC Polycarbonat



Multimediaträger mit zwei BNC Anschlussbuchsen, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, zwei BNC Kupplungen in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Stammdaten

Art.-Nr.	6105105
Typ	MTS-2BC F SWGR1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Audio-BNC
Bezeichnung 2	2x Kupplung, Buchse-Buchse
Dimension	45x45mm
Farbe	schwarzgrau
RAL-Nummer	7021
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	2,70 kg/100 St.

Technische Daten

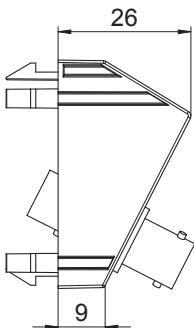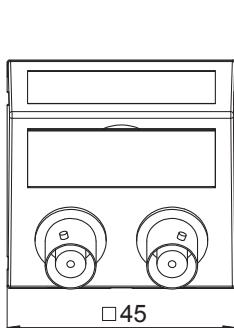

Ausführung der Oberfläche	matt
Anzahl der Einheiten	1
Befestigungsart	einrasten
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Klappdeckel	<input type="checkbox"/>
Lüsterklemme	<input type="checkbox"/>
Mit Aufdruck	<input type="checkbox"/>
Mit Staubschutz	<input type="checkbox"/>
Schutzart	IP20
Tragring	<input type="checkbox"/>
Transparent	<input type="checkbox"/>
Verwendung	BNC/TNC
Zugentlastungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte