


# Technisches Datenblatt

## Potentialausgleichsdose, 1 Modul, Auslass gerade

Art.-Nr. 6120003

**OBO**  
BETTERMANN

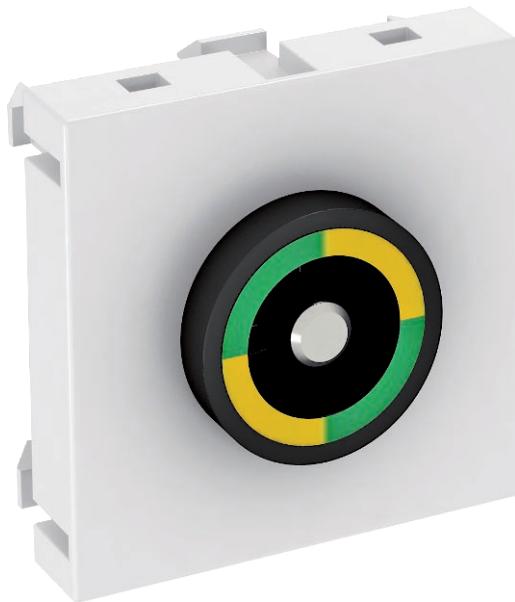

Potentialausgleichsdose nach DIN 42801, Buchse in schwarz mit grün-gelbem Farbring, rückseitiger Leitungsanschluss mit Schraubbolzen M6, inklusiv zwei Muttern, Unterlegscheiben und einer Fächerscheibe.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.




**PC** Polycarbonat

### Stammdaten

Art.-Nr.	6120003
Typ	PAD-ID6 RW1
Bezeichnung 1	Potentialausgleichsdose
Dimension	45x45mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	5,00 kg/100 St.

### Technische Daten

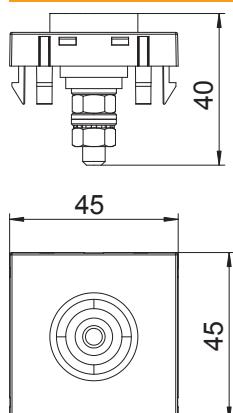

Abmessung	45 x 45 mm
Ausführung	Steckdose 1-fach
Ausführung der Oberfläche	matt
Anzahl der Einheiten	1
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	Einbauinstallation
Transparent	<input type="checkbox"/>
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte