


Technisches Datenblatt

Potentialausgleichsdose, 1 Modul, Auslass gerade

Art.-Nr. 6120001

OBO
BETTERMANN

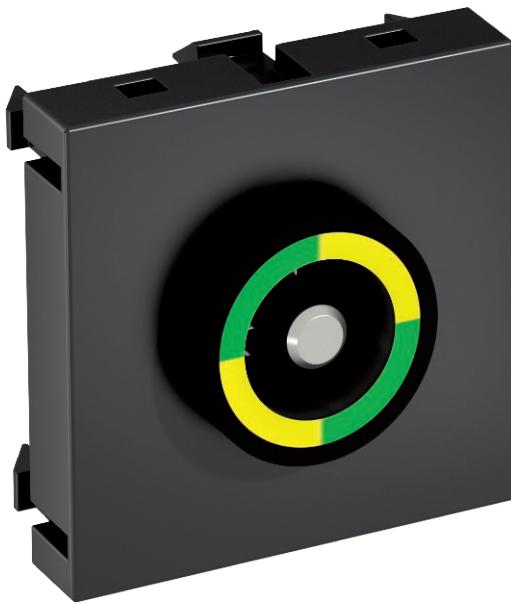

PC Polycarbonat


Potentialausgleichsdose nach DIN 42801, Buchse in schwarz mit grün-gelbem Farbring, rückseitiger Leitungsanschluss mit Schraubbolzen M6, inklusiv zwei Muttern, Unterlegscheiben und einer Fächerscheibe.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Stammdaten

Art.-Nr.	6120001
Typ	PAD-ID6 SWGR1
Bezeichnung 1	Potentialausgleichsdose
Dimension	45x45mm
Farbe	schwarzgrau
RAL-Nummer	7021
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	5,00 kg/100 St.

Technische Daten

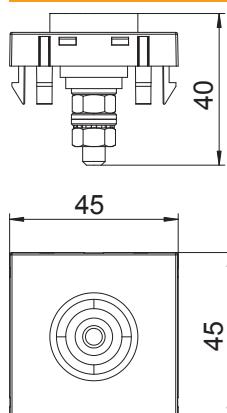

Abmessung	45 x 45 mm
Ausführung	Steckdose 1-fach
Ausführung der Oberfläche	matt
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	Einbauinstallation
Transparent	<input type="checkbox"/>
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte