


# Technisches Datenblatt

## Modul 45connect® Steckerteil-Adapter

Art.-Nr. 6117196

**OBO**  
BETTERMANN

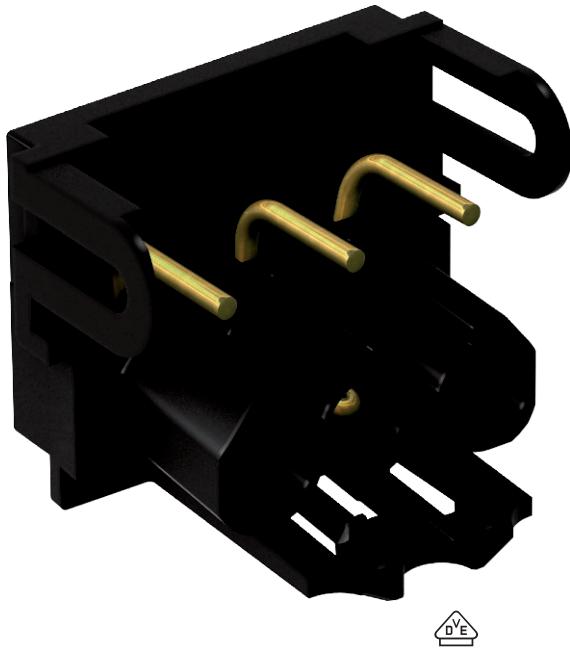

Steckerteil-Adapter, U-förmig, für den Anschluss an eine Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-FOC / STD-F3C von der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Buchsenteil GST 18i 3p.




D'E

**PA** Polyamid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6117196
Typ	STA-SKS SU1 SW
Bezeichnung 1	Steckerteil-Adapter, U-förmig
Bezeichnung 2	GST 18i 3p, Modul 45connect
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	1,19 kg/100 St.

### Technische Daten

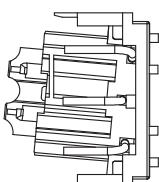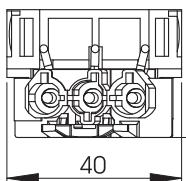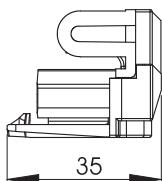

Länge	35,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	29,00 mm
Art der Verriegelung	im Steckverbinder integriert
Ausführung	Stecker
Einbauvariante	Einbauteil/Steckverbindung
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz	schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks	schwarz
Gewindeanschlussmaß	kein Gewindeanschluss
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung der Kontakte	verzinnt
Mechanische Kodierung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	16,00 A
Neigungswinkel	0,00 - 0,00 °
Polzahl	3
Pol-Kennzeichnung	L, N, PE
Schutzart	IP20
Steckrichtung	gerade