

Technisches Datenblatt

Energieverteiler UVS mit Festanschluss,
Sonderstromkreis
Art.-Nr. 6108005



Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet. Eingang: 1 Drehstromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm². Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß, 16 A, Typ GST18i (Buchse: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3). Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.




St Stahl

Stammdaten

Art.-Nr.	6108005
Typ	UVS-6W2
Bezeichnung 1	Unterflurverteiler
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Kleinste Verkaufseinheit	1,00 Stück
Gewicht	77,00 kg/100 St.

Technische Daten

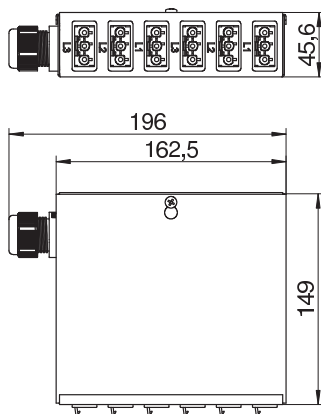

Anzahl Abgriffe	6,00
Anschlussart	Klemmblock
Anzahl der Eingangsstromkreise	1,00
Eingang	3-polig
Farbe des Steckverbindersystems	weiß
Querschnitt der Anschlussleitung	4,00 mm ²