


# Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>,  
schwarz  
Art.-Nr. 6108722

**OBO**  
BETTERMANN

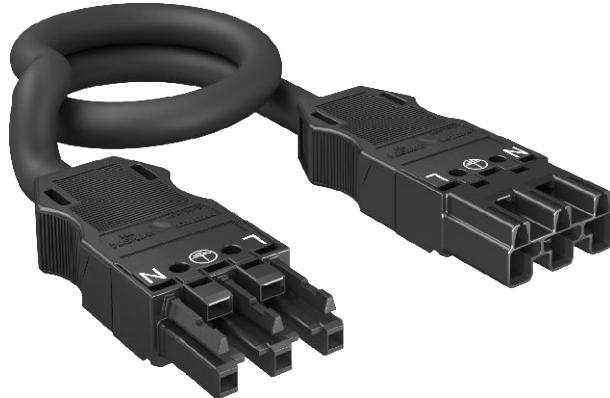

Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI.

PVC-Schlauchleitung: H05VV-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.

 
CE

**PA** Polyamid

## Stammdaten

Art.-Nr.	6108722
Typ	VL-WIN 3P2.5 8SW
Bezeichnung 1	Verbindungsleitung
Bezeichnung 2	3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA
Dimension	8000x27x15
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	130,17 kg/100 St.

## Technische Daten



Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Anzahl Pole	3
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Leitungslänge	8.000,00 mm
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	20,00 A
Querschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt	2,50 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20