


# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel

Art.-Nr. 6080235

**OBO**  
BETTERMANN

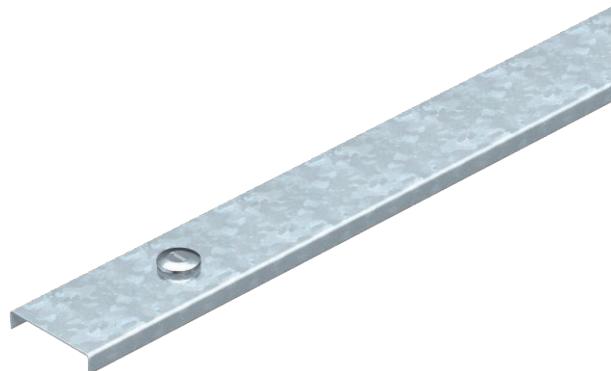

Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.

CE

**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Art.-Nr.	6080235
Typ	AZMDM 100 DD
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für AZ-Kleinkanal
Hersteller	OBO
Dimension	103x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	101,70 kg/100 m

### Technische Daten

Länge	3.000,00 mm
Breite	103,00 mm
Seitenhöhe	10,00 mm
Maß H	10,00 mm
Anzahl Drehriegel	6,00 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>