


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel

Art.-Nr. 6080865

OBO
BETTERMANN

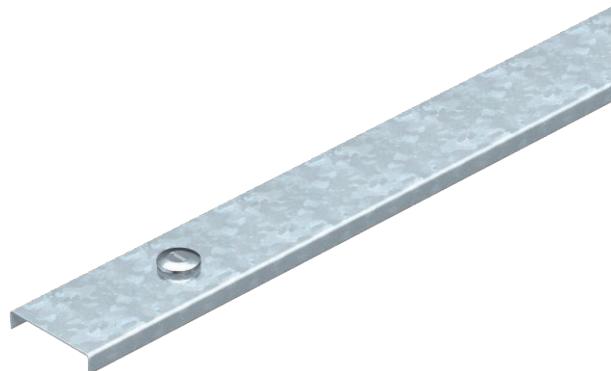

Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.


CE

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6080865
Typ	AZMD 150 FT
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für AZ-Kleinkanal
Hersteller	OBO
Dimension	153x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	153,07 kg/100 m

 Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Breite	153,00 mm
Höhe	10,00 mm
Maß H	10,00 mm
Anzahl Drehriegel	6,00 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>