


# Technisches Datenblatt

## Bodenendblech

Art.-Nr. 7083630

**OBO**  
BETTERMANN

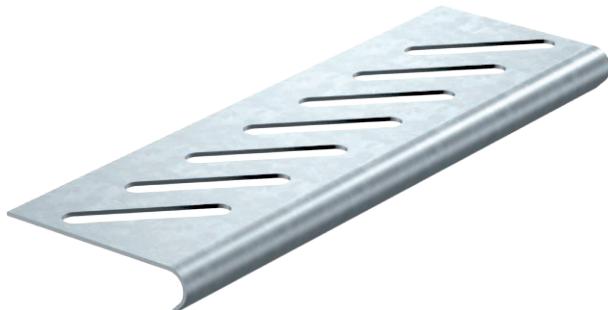

Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.  
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.




**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Art.-Nr.	7083630
Typ	BEB 300 DD
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	B300mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	14,10 kg/100 St.

### Technische Daten

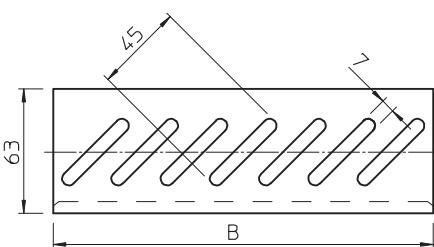

Breite	300,00 mm
Maß B	300,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>