


Technisches Datenblatt

Bodenendblech

Art.-Nr. 7084080

OBO
BETTERMANN

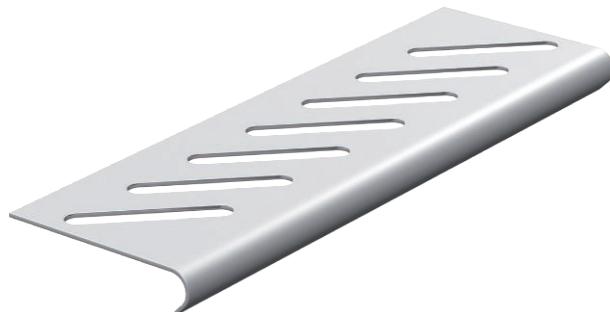

Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	7084080
Typ	BEB 400 A2
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	B400mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	18,90 kg/100 St.

Technische Daten

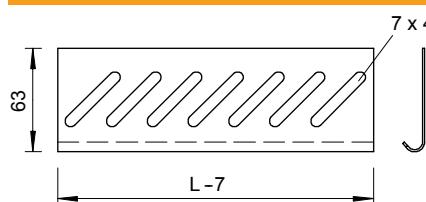

Breite	400,00 mm
Maß B	400,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>