


Technisches Datenblatt

Bodenendblech

Art.-Nr. 7083638

OBO
BETTERMANN

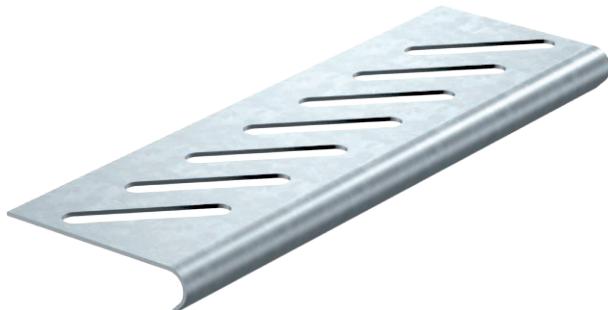

Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.




St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Art.-Nr.	7083638
Typ	BEB 500 DD
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Dimension	B500mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	23,70 kg/100 St.

Technische Daten

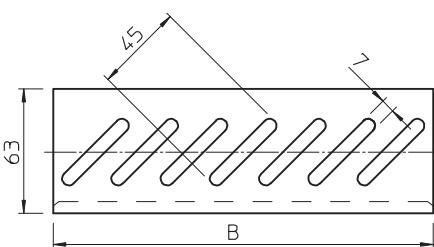

Breite	500,00 mm
Maß B	500,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>