


Technisches Datenblatt

BKK-Grundprofil 150, Standard

Art.-Nr. 6070345

OBO
BETTERMANN

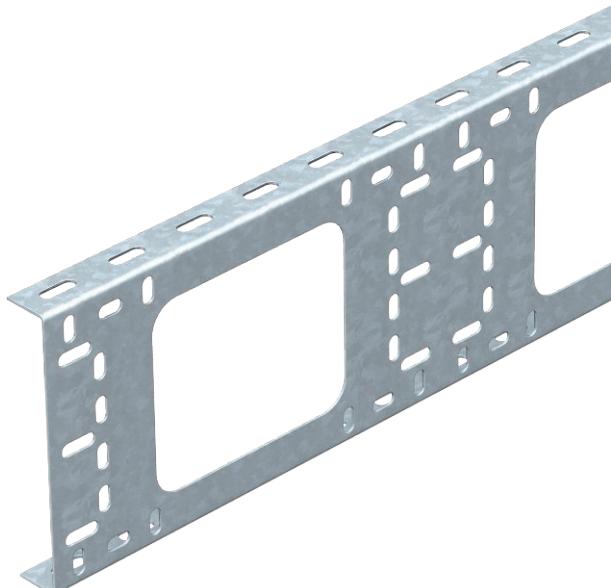

BKK-Grundprofil, gelocht, zur Erstellung von individuellen Kabelrinnen.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6070345
Typ	BKK 150 FT
Bezeichnung 1	BKK-Grundprofil
Dimension	25x150x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	160,00 kg/100 m

Technische Daten

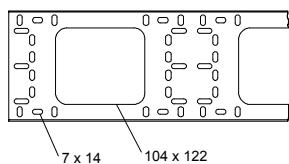

Länge	3.000,00 mm
Abmessung	150 x 25 mm
Blechstärke	1,50 mm
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>

