

# Műszaki adatlap

## Rögzítőszeget, BW 64

Rend. sz. 6019682



Rögzítőszeget 64 x 32 mm szárhosszal könnyű kivitelben.


CE

|    |                            |
|----|----------------------------|
| St | acél                       |
| FT | merítetten tűzihorganyzott |

### Törzsadatok

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| cikkszám                      | 6019682                    |
| típus                         | BW 64 32 FT                |
| Méret                         | 60x64x32                   |
| szerkezeti anyag              | acél                       |
| anyag rövidítése              | St                         |
| Felület                       | merítetten tűzihorganyzott |
| Felület DIN szerint           | DIN EN ISO 1461            |
| Felület rövidítése            | FT                         |
| Legkisebb értékesítési egység | 10 darab                   |
| súly                          | 7,70 kg/100 darab          |

### Műszaki adatok

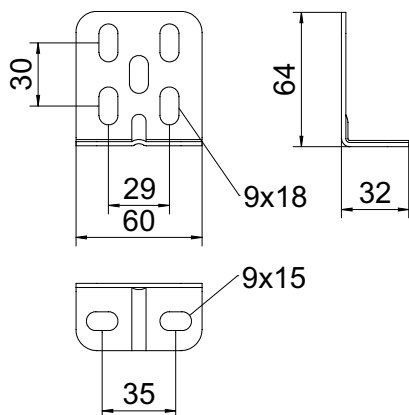

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| hossz                     | 60,00 mm                 |
| szélesség                 | 64,00 mm                 |
| magasság                  | 32,00 mm                 |
| Kivitel                   | Rögzítő szeget           |
| Oldalkivezetéses          | U-profil                 |
| Alkalmos funkciótartáshoz | <input type="checkbox"/> |
| Csavartartozékkal         | <input type="checkbox"/> |
| Állítható                 | <input type="checkbox"/> |