

Technisches Datenblatt

Befestigungswinkel für US 3-/US 5-Stiel

Art.-Nr. 6019534

OBO
BETTERMANN



Befestigungswinkel zur Erstellung individueller Tragkonstruktionen mit U-Stielen.


St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Produkzusatztext Hinweis	Passend für U-Stiel Typ US 3 und US 5.
Produkttext Lieferumfang	Inklusive Befestigungsmaterial.

Stammdaten

Art.-Nr.	6019534
Typ	BW US 3/5 FT
Bezeichnung 1	Befestigungswinkel
Bezeichnung 2	für US 3 und US 5 Stiel
Dimension	190x80
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste Verkaufseinheit	5,00 Stück
Gewicht	71,10 kg/100 St.

Technische Daten

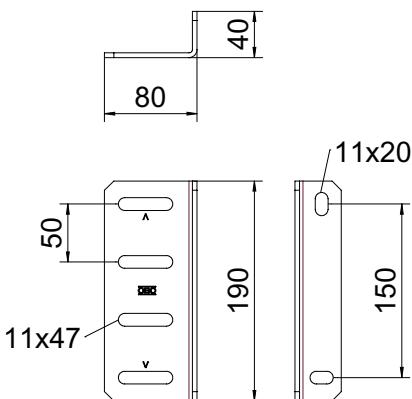

Länge	80,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	190,00 mm
Abmessung BxH	80x40 mm
Ausführung	Befestigungswinkel
Geeignet für	U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Materialstärke	4,00 mm
Mit Schrauben Zubehör	<input checked="" type="checkbox"/>
Verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>