

Technisches Datenblatt

Bolzenanker BZ

Art.-Nr. 3498556



* GS= Große Unterlegscheibe




A5 Edelstahl, rostfrei

Produktzusatztext Hinweis	Europäisch Technische Zulassung ETA-99/0010, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2. Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
---------------------------	--

Stammdaten

Art.-Nr.	3498556
Typ	BZ10-10-30/90HCR
Bezeichnung 1	Bolzenanker BZ
Dimension	M10x90mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A5
Werkstoff Kürzel	A5
Kleinste Verkaufseinheit	50,00 Stück
Gewicht	6,04 kg/100 St.

Technische Daten

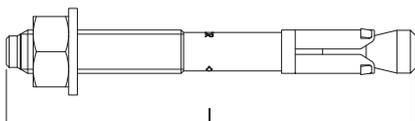

Länge	90,00 mm
Maß L	90,00 mm
Ausführung	zum Einschlagen
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spreizdübel
Bohrlochtiefe	75,00 mm
Bohrungsdurchmesser	10,00 mm
Klemmbereich	11232 mm
Klemmstärke	10,00 mm
Gewinde	M10
Gewindeart	metrisch
Gewinde metrisch	10,00
Zulässiger Lastbereich Zugzone	4,30 kN