

# Technisches Datenblatt

## Bolzenanker BZ

Art.-Nr. 3498516

**OBO**  
BETTERMANN



\* GS= Große Unterlegscheibe


**A5** Edelstahl, rostfrei

Produkzusatztext Hinweis      Europäisch Technische Zulassung ETA-99/0010, inklusive charakteristischer Werte unter  
Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.  
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.  
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.

### Stammdaten

Art.-Nr.	3498516
Typ	BZ 8-10-21/75HCR
Bezeichnung 1	Bolzenanker BZ
Dimension	M8x75mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A5
Werkstoff Kürzel	A5
Kleinste Verkaufseinheit	100,00 Stück
Gewicht	3,08 kg/100 St.

### Technische Daten

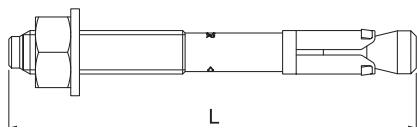

Länge	75,00 mm
Maß L	75,00 mm
Ausführung	zum Einschlagen
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spreizdübel
Bohrlochtiefe	60,00 mm
Bohrungsdurchmesser	8,00 mm
Klemmbereich	44470 mm
Klemmstärke	10,00 mm
Gewinde	M8
Gewindeart	metrisch
Gewinde metrisch	8,00
Zulässiger Lastbereich Zugzone	2,40 kN