

# Technisches Datenblatt

## Sprosse CKD 40

Art.-Nr. 6008277



Sprosse CKD40 für den Einsatz in schweren Steigeleitern und in IS 8-Stiel.  
Die maximale Sprossenbelastung beträgt 175 kg.

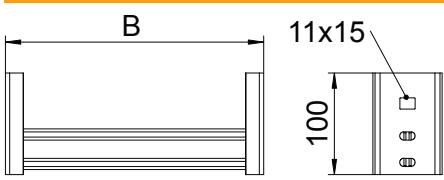
**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6008277
Typ	CKD 40 70 FT
Bezeichnung 1	C-Sprosse
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Dimension	B654mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	243,00 kg/100 St.

### Technische Daten

	Länge	654,00 mm
	Breite	654,00 mm
	Höhe	100,00 mm
	Abmessung BxH	2 x 40 x 22,5 mm
	Materialstärke	2,00 mm
	Schlitzweite	18,00 mm

