


Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück

Art.-Nr. 7131348

OBO
BETTERMANN

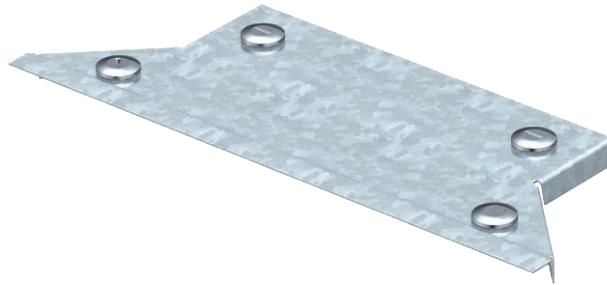

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.


Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

St Stahl
DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Art.-Nr.	7131348
Typ	DFAA 300 DD
Bezeichnung 1	Deckel Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RAA 300
Dimension	B300mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	43,00 kg/100 St.

Technische Daten

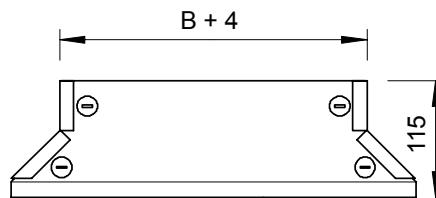

Breite	300,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß H	15,00 mm
Anzahl Drehriegel	4,00 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>