

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Bogen variabel Magic

Art.-Nr. 6040826

**OBO**  
BETTERMANN



CE

Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.


**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4571

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6040826
Typ	DFBMV 300 A4
Bezeichnung 1	Deckel variabler Bogen Magic
Bezeichnung 2	0 bis 90°, für RBMV
Hersteller	OBO
Dimension	304x484
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	78,10 kg/100 St.

### Technische Daten

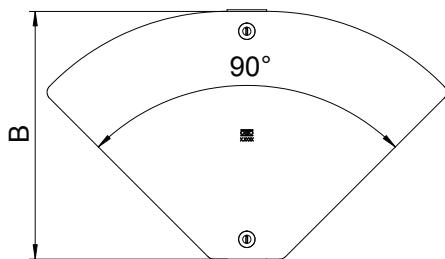

Breite	300,00 mm
Maß B	300,00 mm
Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>