

Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic

Art.-Nr. 6040770

OBO
BETTERMANN



CE


St Stahl
FS bandverzinkt

Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.

Stammdaten

Art.-Nr.	6040770
Typ	DFBMV 500 FS
Bezeichnung 1	Deckel variabler Bogen Magic
Bezeichnung 2	0 bis 90°, für RBMV
Hersteller	OBO
Dimension	504x767
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	244,50 kg/100 St.

Technische Daten

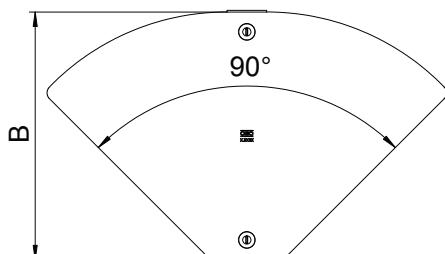

Breite	500,00 mm
Maß B	500,00 mm
Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>