

# Technisches Datenblatt

## Deckel für 45°-Bogen Magic

Art.-Nr. 7138436

**OBO**  
BETTERMANN



Deckel für 45° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301  
2B blank, nachbehandelt

Produkzusatztext Hinweis | Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

### Stammdaten

Art.-Nr.	7138436
Typ	DFBM 45 300 A2
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 45°
Bezeichnung 2	für Bogen RBM 45 300
Hersteller	OBO
Dimension	B=300mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	49,30 kg/100 St.

### Technische Daten

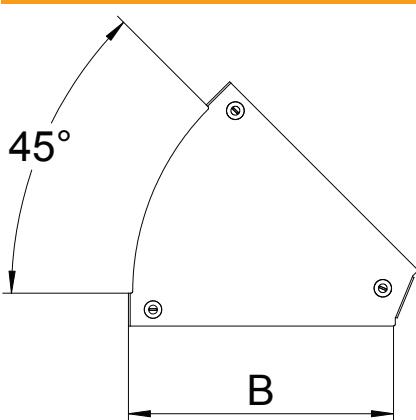

Breite	300,00 mm
Maß B	300,00 mm
Abbiegung (Winkel)	45°
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>