

Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen Magic

Art.-Nr. 7138502

OBO
BETTERMANN



Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | 7138502 |
| Typ | DFBM 90 150 FS |
| Bezeichnung 1 | Deckel Bogen 90° |
| Bezeichnung 2 | für Bogen RBM 90 150 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B=150mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN 10346 |
| Oberfläche Kürzel | FS |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 28,50 kg/100 St. |

Technische Daten

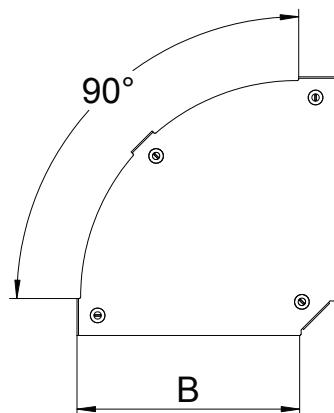

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Breite | 150,00 mm |
| Maß B | 150,00 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Geeignet für Kabelrinne | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Gitterrinne | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für Kabelleiter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | <input type="checkbox"/> |
| Scharnierend | <input type="checkbox"/> |