

Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen Magic

Art.-Nr. 7138552

OBO
BETTERMANN



Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Art.-Nr.	7138552
Typ	DFBM 90 600 DD
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Bogen RBM 90 600
Hersteller	OBO
Dimension	B=600mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	DD
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	338,10 kg/100 St.

Technische Daten

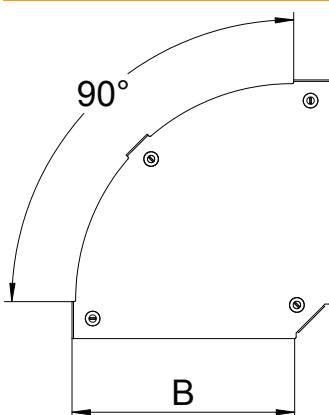

Breite	600,00 mm
Maß B	600,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>