


# Technisches Datenblatt

## Deckel für 45°-Bogen

Art.-Nr. 7133992

**OBO**  
BETTERMANN

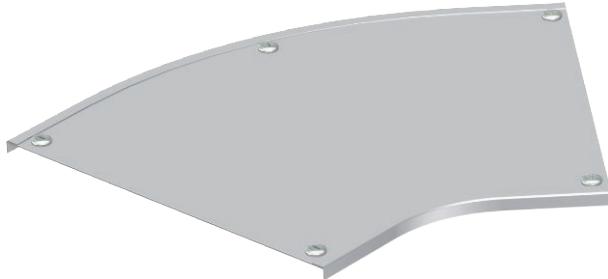

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




**VA** Edelstahl, rostfrei 1.4571

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7133992
Typ	DFB 45 500 A4
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 45°
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln,für RB 45 500
Hersteller	OBO
Dimension	B500mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	298,20 kg/100 St.

### Technische Daten

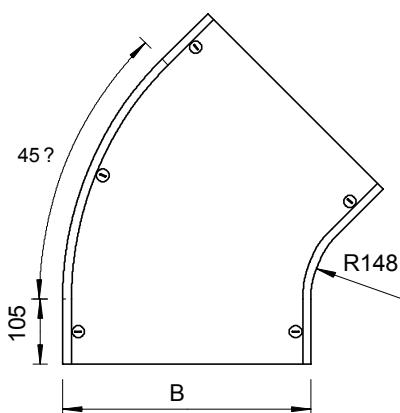

Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	500,00 mm
Abbiegung (Winkel)	45°
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>