

Technisches Datenblatt

Deckel für 45°-Bogen

Art.-Nr. 7133994

OBO
BETTERMANN



Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.




A4 Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B blank, nachbehandelt

Produkzusatztext Hinweis | Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

Stammdaten

Art.-Nr.	7133994
Typ	DFB 45 600 A4
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 45°
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln,für RB 45 600
Hersteller	OBO
Dimension	B600mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	375,70 kg/100 St.

Technische Daten

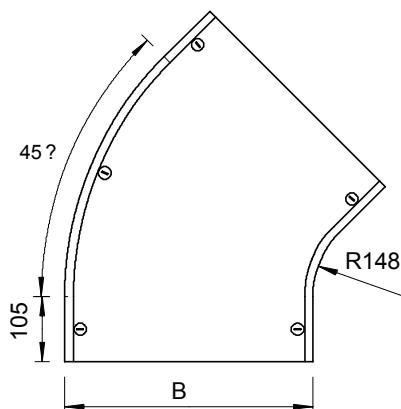

Breite	600,00 mm
Seithöhe	35,00 mm
Maß B	600,00 mm
Abbiegung (Winkel)	45°
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>