

Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen

Art.-Nr. 7134982

OBO
BETTERMANN



Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.
Die Breite 100 mm ist in eckiger Ausführung und entspricht nicht der Abbildung.


VA Edelstahl, rostfrei 1.4571

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	7134982
Typ	DFB 90 100 A4
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	eckig, für RB 90 100
Hersteller	OBO
Dimension	B100mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	65,00 kg/100 St.

Technische Daten

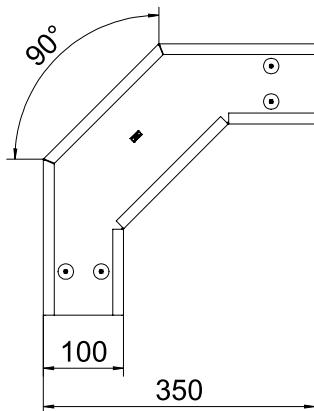

Breite	100,00 mm
Seithöhe	35,00 mm
Maß B	100,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,00 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Scharnierend	<input type="checkbox"/>