


Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen

Art.-Nr. 7129734

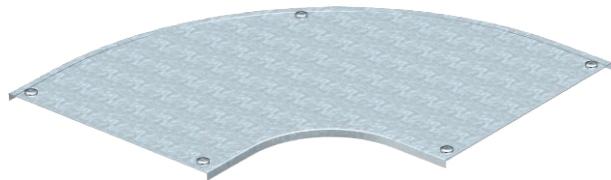

Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7129734
Typ	DFB 90 600 FS
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RB 90 600
Hersteller	OBO
Dimension	B600mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	640,00 kg/100 St.

Technische Daten

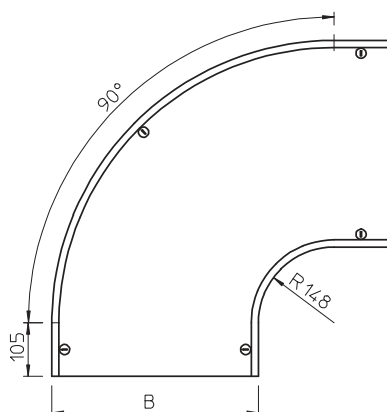

Breite	600,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	600,00 mm
Maß H	15,00 mm
Maß R	148,00 mm
Abbiegung (Winkel)	90°
Anzahl Drehriegel	5,00 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Blechstärke	1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne	☒
Geeignet für Gitterrinne	☐
Geeignet für Kabelleiter	☒
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Scharnierend	☐