


Műszaki adatlap

Rápatintható rácsos kábeltálca-fedél

Rend. sz. 6001842

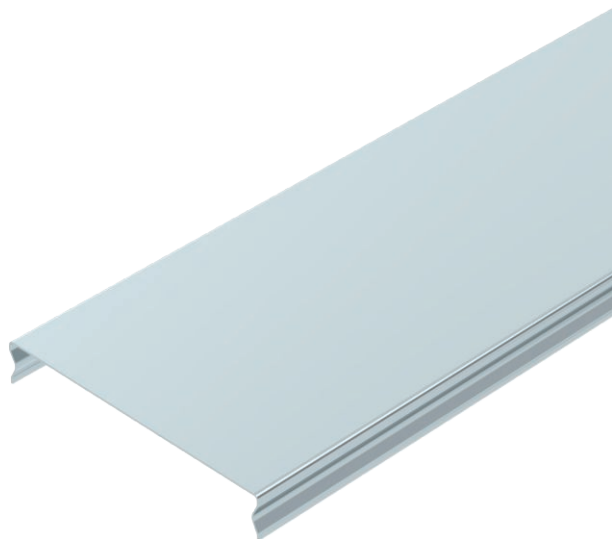

Rápatintható rácsos kábeltálca-fedél Védi a kábeleket és vezetékeket a sérülésektől, a szennyeződésektől és a felülről érkező nedvességtől. Belső terekben különleges követelmények nélkül alkalmazható.

400 mm-es szélességtől keresztirányú bordázattal.




St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

cikkszám	6001842
típus	DGRR 100 FS
Lieferbar ab	01.04.2019
Gyártó	OBO
Méret	100x3000
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	szalaghorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN 10346
Felület rövidítése	FS
Legkisebb értékesítési egység	3 m
súly	73,33 kg/100 m

Műszaki adatok

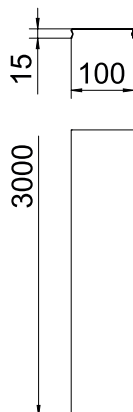

hossz	3.000,00 mm
szélesség	98,00 mm
magasság	15,00 mm
oldalmagasság	15,00 mm
B méret	98,00 mm
Rögzítési mód	rápatintható
lemezvastagság	0,75 mm
Alkalmazható kábeltálcháoz	☐
Alkalmazható rácsos kábeltálcháoz	☒
Alkalmazható kábellétrához	☐
Alkalmas funkciótartáshoz	☐
Rozsdamentes acél, pácolt	☐