

Műszaki adatlap

Rápatтинható rácsos kábelтálca-fedél

Rend. sz. 6001822



Rápatтинható fedél rácsos kábelтálcákhoz Védi a kábeleket és vezetékeket a sérülésektől, a szennyeződésektől és a felülről érkező nedvességtől. Alkalmas ipari területekre, mint például gépgyártás és berendezésgyártás.

400 mm-es szélességtől keresztirányú bordázattal.

A fedelek kültéri használata esetén további intézkedéseket kell tenni a szél hatásai ellen.




St acél

FT merítetten tűzhorganyzott

Törzsadatok

cikkszám	6001822
típus	DGRR 100 FT
Lieferbar ab	01.04.2019
Gyártó	OBO
Méret	100x3000
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	merítetten tűzhorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN ISO 1461
Felület rövidítése	FT
Legkisebb értékesítési egység	3 m
súly	83,00 kg/100 m

Műszaki adatok

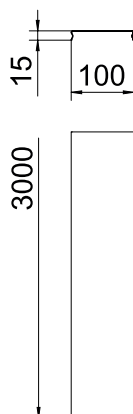

hossz	3.000,00 mm
szélesség	98,00 mm
magasság	15,00 mm
oldalmagasság	15,00 mm
B méret	98,00 mm
Rögzítési mód	rápatтинható
lemezvastagság	0,75 mm
Alkalmazható kábelтálcához	☐
Alkalmazható rácsos kábelтálcához	☒
Alkalmazható kábelлétrához	☐
Alkalmas funkciótartáshoz	☐
Rozsdamentes acél, pácolt	☐