


Műszaki adatlap

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél

Rend. sz. 6001844

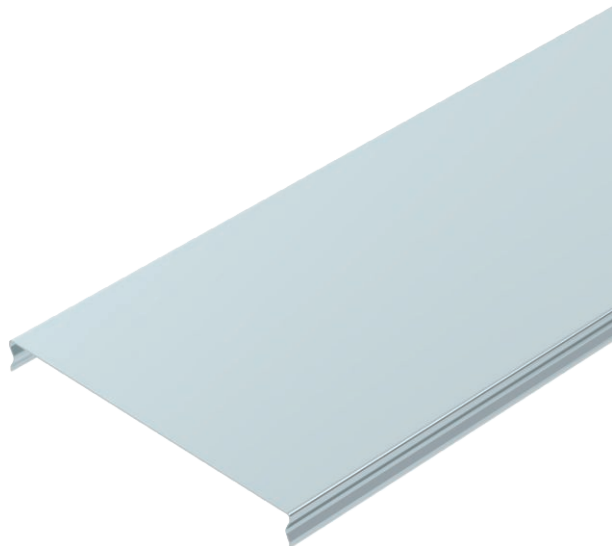

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél Védi a kábeleket és vezetékeket a sérülésektől, a szennyeződésektől és a felülről érkező nedvességtől. Belső terekben különleges követelmények nélkül alkalmazható.

400 mm-es szélességtől keresztirányú bordázattal.




St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

cikkszám	6001844
típus	DGRR 150 FS
Lieferbar ab	01.04.2019
Gyártó	OBO
Méret	150x3000
szervezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	szalaghorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN 10346
Felület rövidítése	FS
Legkisebb értékesítési egység	3 m
súly	102,67 kg/100 m

Műszaki adatok

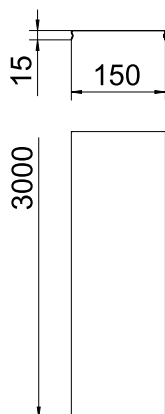

hossz	3.000,00 mm
szélesség	148,00 mm
magasság	15,00 mm
oldalmagasság	15,00 mm
B méret	148,00 mm
Rögzítési mód	rápattintható
lemezvastagság	0,75 mm
Alkalmazható kábeltálcához	☐
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	☒
Alkalmazható kábellétrához	☐
Alkalmas funkciótartáshoz	☐
Rozsdamentes acél, pácolt	☐