


Műszaki adatlap

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél

Rend. sz. 6001824

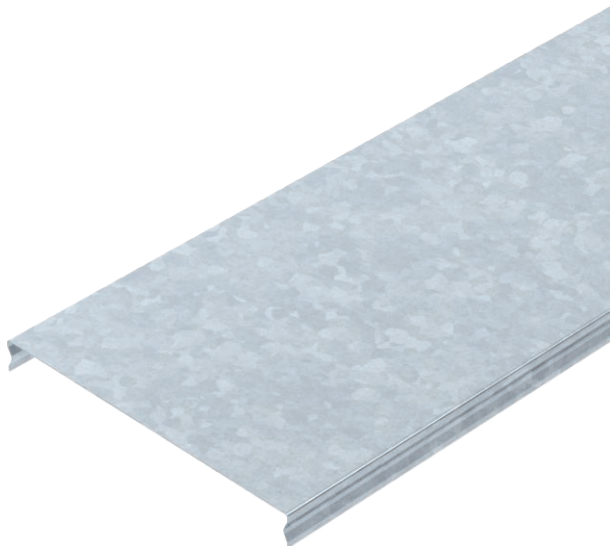

Rápattintható fedél rácsos kábeltálcákhoz. Védi a kábeleket és vezetékeket a sérülésektől, a szennyeződésektől és a felülről érkező nedvességtől. Alkalmas ipari területekre, mint például gépgyártás és berendezésgyártás.

400 mm-es szélességtől keresztirányú bordázattal.

A fedelek kültéri használata esetén további intézkedéseket kell tenni a szél hatásai ellen.




St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

cikkszám	6001824
típus	DGRR 150 FT
Lieferbar ab	01.04.2019
Gyártó	OBO
Méret	150x3000
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN ISO 1461
Felület rövidítése	FT
Legkisebb értékesítési egység	3 m
súly	116,33 kg/100 m

Műszaki adatok

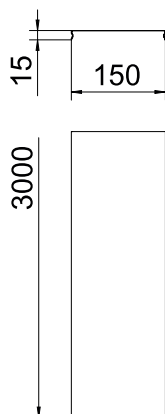

hossz	3.000,00 mm
szélesség	148,00 mm
magasság	15,00 mm
oldalmagasság	15,00 mm
B méret	148,00 mm
Rögzítési mód	rápattintható
lemezvastagság	0,75 mm
Alkalmazható kábeltálcháoz	☐
Alkalmazható rácsos kábeltálcháoz	☒
Alkalmazható kábellétrához	☐
Alkalmas funkciótartáshoz	☐
Rozsdamentes acél, pácolt	☐