


Műszaki adatlap

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél

Rend. sz. 6001846

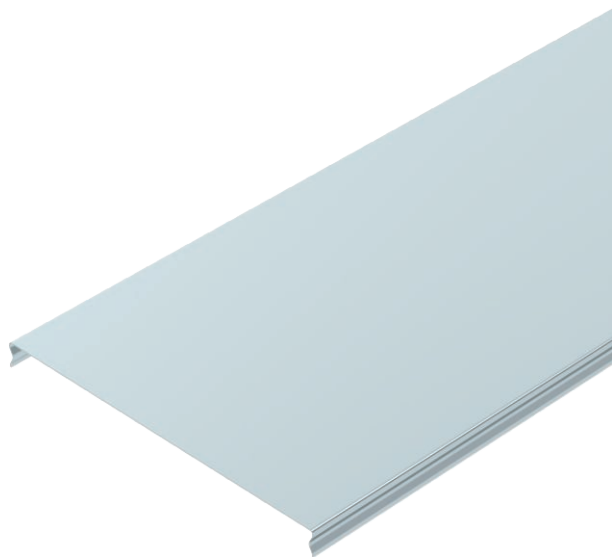

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél Védi a kábeleket és vezetékeket a sérülésektől, a szennyeződésektől és a felülről érkező nedvességtől. Belső terekben különleges követelmények nélkül alkalmazható.

400 mm-es szélességtől keresztirányú bordázattal.




St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

cikkszám	6001846
típus	DGRR 200 FS
Lieferbar ab	01.04.2019
Gyártó	OBO
Méret	200x3000
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	szalaghorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN 10346
Felület rövidítése	FS
Legkisebb értékesítési egység	3 m
súly	132,33 kg/100 m

Műszaki adatok

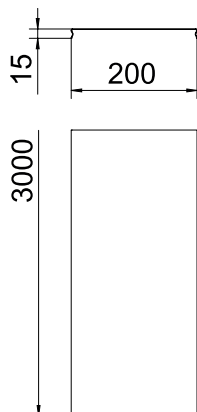

hossz	3.000,00 mm
szélesség	198,00 mm
magasság	15,00 mm
oldalmagasság	15,00 mm
B méret	198,00 mm
Rögzítési mód	rápattintható
lemezvastagság	0,75 mm
Alkalmazható kábeltálcháoz	☐
Alkalmazható rácsos kábeltálcháoz	☒
Alkalmazható kábellétrához	☐
Alkalmas funkciótartáshoz	☐
Rozsdamentes acél, pácolt	☐