


Műszaki adatlap

Rápatintható rácsos kábeltálca-fedél

Rend. sz. 6001828

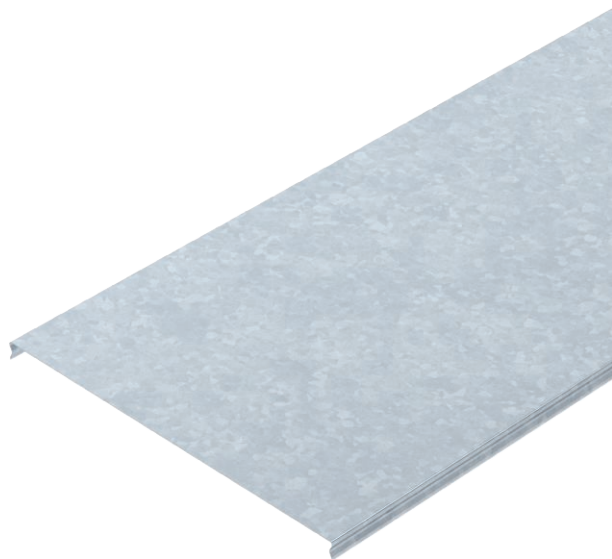

Rápatintható fedél rácsos kábeltálcákhoz Védi a kábeleket és vezetékeket a sérülésektől, a szennyeződésektől és a felülről érkező nedvességtől. Alkalmas ipari területekre, mint például gépgyártás és berendezésgyártás.

400 mm-es szélességtől keresztirányú bordázattal.

A fedelek kültéri használata esetén további intézkedéseket kell tenni a szél hatásai ellen.




St acél

FT merítetten tűzhorganyzott

Törzsadatok

cikkszám	6001828
típus	DGRR 300 FT
Lieferbar ab	01.04.2019
Gyártó	OBO
Méret	300x3000
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	merítetten tűzhorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN ISO 1461
Felület rövidítése	FT
Legkisebb értékesítési egység	3 m
súly	216,33 kg/100 m

Műszaki adatok

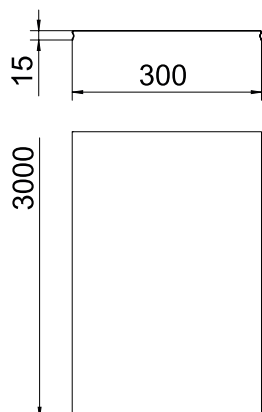

hossz	3.000,00 mm
szélesség	298,00 mm
magasság	15,00 mm
oldalmagasság	15,00 mm
B méret	298,00 mm
Rögzítési mód	rápatintható
lemezvastagság	0,75 mm
Alkalmazható kábeltálcháoz	☐
Alkalmazható rácsos kábeltálcháoz	☒
Alkalmazható kábellétrához	☐
Alkalmas funkciótartáshoz	☐
Rozsdamentes acél, pácolt	☐