


Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar

Art.-Nr. 6001850

OBO
BETTERMANN

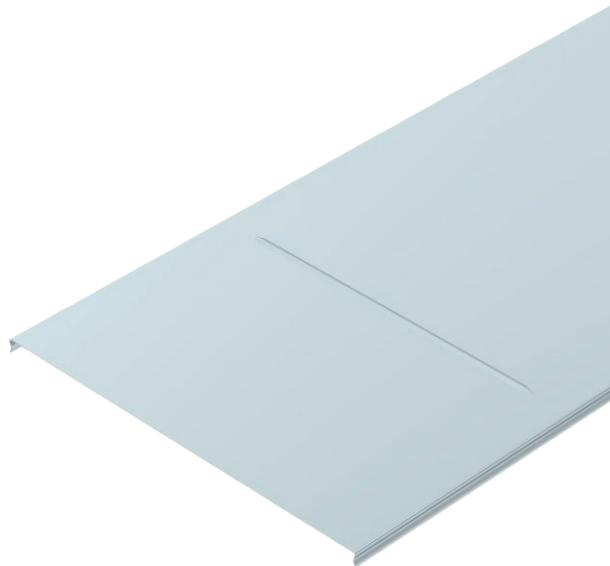

Rastbarer Deckel für Gitterrinnen. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Innenbereiche ohne besondere Anforderungen geeignet.

Mit Quersicken ab 400 mm Breite.


CE

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6001850
Typ	DGRR 400 FS
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	400x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	250,00 kg/100 m

Technische Daten

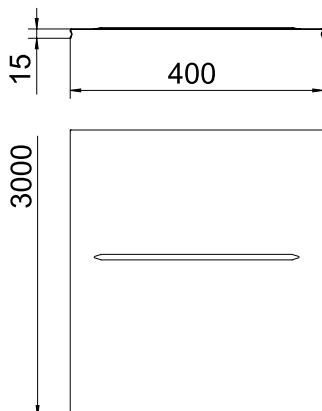

Länge	3.000,00 mm
Breite	398,00 mm
Höhe	15,00 mm
Seitenhöhe	15,00 mm
Maß B	398,00 mm
Befestigungsart	aufrastend
Blechstärke	0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>