


Műszaki adatlap

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél

Rend. sz. 6001850

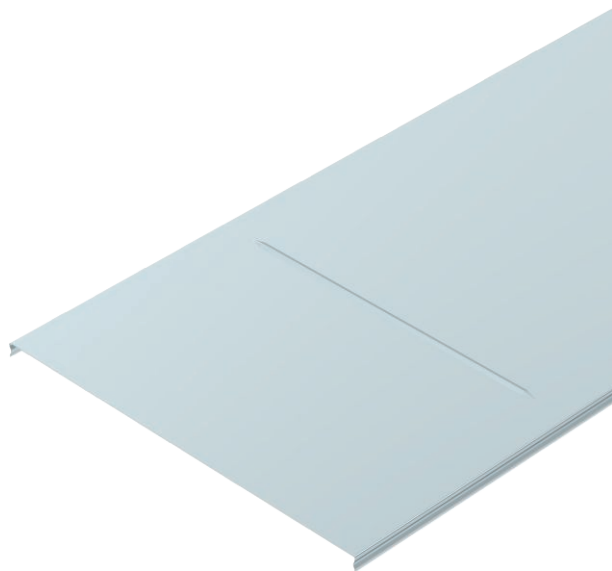

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél Védi a kábeleket és vezetékeket a sérülésektől, a szennyeződésektől és a felülről érkező nedvességtől. Belső terekben különleges követelmények nélkül alkalmazható.

400 mm-es szélességtől keresztirányú bordázattal.




St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

cikkszám	6001850
típus	DGRR 400 FS
Lieferbar ab	01.04.2019
Gyártó	OBO
Méret	400x3000
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	szalaghorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN 10346
Felület rövidítése	FS
Legkisebb értékesítési egység	3 m
súly	250,00 kg/100 m

Műszaki adatok

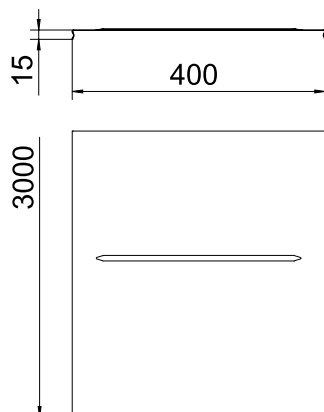

hossz	3.000,00 mm
szélesség	398,00 mm
magasság	15,00 mm
oldalmagasság	15,00 mm
B méret	398,00 mm
Rögzítési mód	rápattintható
lemezvastagság	0,75 mm
Alkalmazható kábeltálcahoz	☐
Alkalmazható rácsos kábeltálcahoz	☒
Alkalmazható kábelletrához	☐
Alkalmas funkciótartáshoz	☐
Rozsdamentes acél, pácolt	☐